

开式转子

EC flat



订货号

591480	591481	591482	591483
608144	608145	608146	608147

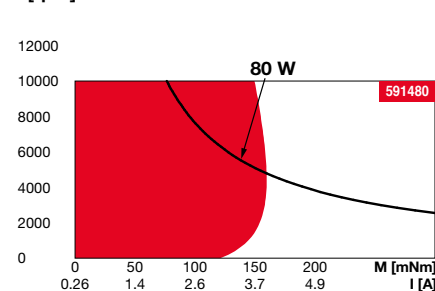
额定电压下的数据

特性参数

运行范围

注释

热参数

n [rpm]

 连续运行

根据表中所列的热阻值（第17和18项），在环境温度为25°C时，电机在此范围连续运转绕组将达到最高允许温度 = 电机发热极限状态。

☐ 短时运行范围

电机可以短时过载运行（可重复）。

—— 电机额定功率曲线

maxon模块化系统

详情请见目录页码38

行星齿轮减速箱

Ø42 mm

3 - 15 Nm

398页

王作全、王作全

正齿轮减速箱
Ø45 mm

0.5 - 2.0 Nm

400页

推荐的驱动器：

驱动器	页码
ESCON 36/3 EC	487
ESCON Module 50/5	487
ESCON 50/5	489
ESCON 70/10	489
DEC Module 50/5	491
EPOS4 Micro 24/5	495
EPOS4 Mod./Comp. 50/5	496
EPOS4 50/5	501
EPOS2 P 24/5	504

编码器 MILE
256 - 2048 CPT,
2 通道
446页