
基本データ: 14/24 W, 15.3 mNm, 18 000 rpm



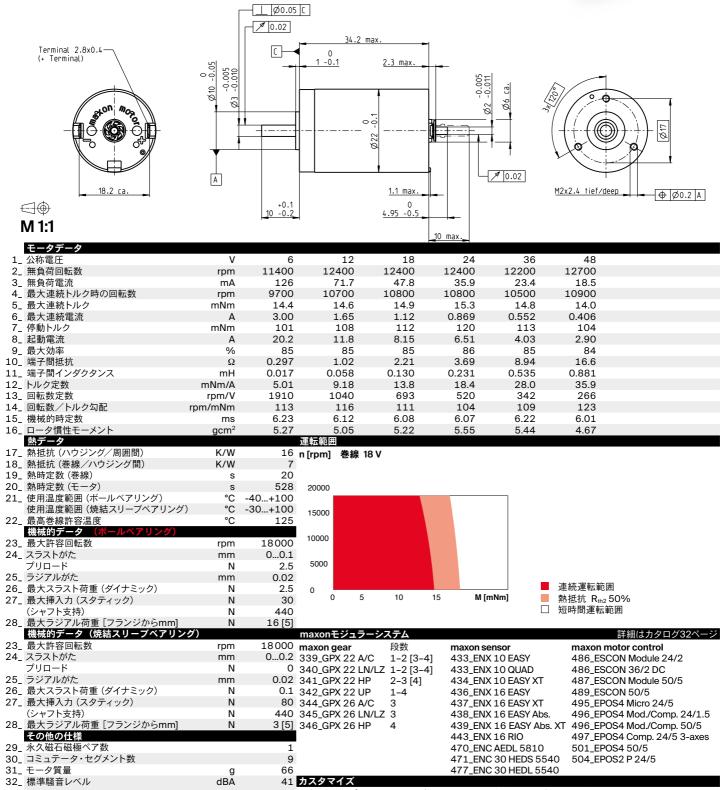

ベアリング:プリロードされたボールベアリング/焼結スリーブベアリング整流:貴金属ブラシCLL付きまたはCLLなし/グラファイトブラシ/EMIフィルタフランジ前部/後部:標準フランジ/カスタマイズ可能フランジ/フランジなしシャフト前部/後部:長さ/直径/フラット電気接続:端子またはケーブル/接続方向/ケーブル長/コネクタのタイプ